

Dado quadrato in acciaio



VKM 1 filetto trapezoidale destro o sinistro VKMLH


 
- Maschiatura a norma NFE 03.616

- Materiale:

Acciaio 11SMnPb37

- Dado lavorato

- Tolleranza maschiatura: 7H

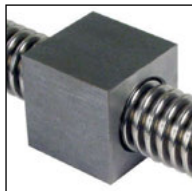

Accessori

- Vite in acciaio LFM, o inox LSM

Utilizzi

- Per comandi manuali e per velocità di rotazione basse

- Si sconsiglia di utilizzare il contatto acciaio/acciaio per i movimenti motorizzati

- Per funzioni di serraggio o di bloccaggio

- Per ricevere carichi statici

SCONTI PER QTÀ A

Qtà	1+	10+	20+	40+
Sc. Prezzo	-30%	-40%	-40%	Su richiesta

SCONTI PER QTÀ B

Qtà	1+	5+	10+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Ød	Passo P	D	C	Massa (kg)	Stock*	Prezzi unit.	
							da 1 a 9	20 a 39**
Filettatura inclinata a destra								
VKM102	10	2	17	15	0,027	✓	A 2,96 €	A 1,78 €
VKM123	12	3	25	18	0,076	✓	A 5,13 €	A 3,08 €
VKM143	14	3	25	20	0,079	✓	A 6,04 €	A 3,62 €
VKM164	16	4	28	24	0,119	✓	A 6,47 €	A 3,88 €
VKM184	18	4	30	28	0,154	✓	A 7,60 €	A 4,56 €
VKM204	20	4	35	30	0,259	✓	A 8,57 €	A 8,57 €
VKM225	22	5	35	33	0,240	✓	A 10,65 €	A 6,39 €
VKM245	24	5	40	36	0,354	✓	A 11,98 €	A 7,19 €
VKM285	28	5	45	42	0,506	✓	A 15,08 €	A 9,05 €
VKM306	30	6	45	45	0,513	✓	A 17,54 €	A 10,52 €
VKM326	32	6	55	48	0,891	✓	A 25,85 €	A 15,51 €
VKM366	36	6	60	54	1,163	✓	B 23,24 €	B Su richiesta
VKM407	40	7	60	60	1,216	✓	B 29,03 €	B Su richiesta
VKM447	44	7	65	66	1,538	-	B 44,85 €	B Su richiesta

Filettatura inclinata a sinistra

VKM102/LH	10	2	17	15	0,027	✓	A 4,76 €	A 2,86 €
VKM123/LH	12	3	25	18	0,076	✓	A 6,29 €	A 3,77 €
VKM143/LH	14	3	25	20	0,079	✓	A 6,97 €	A 4,18 €
VKM164/LH	16	4	28	24	0,119	✓	A 7,64 €	A 4,58 €
VKM184/LH	18	4	30	28	0,154	✓	A 9,21 €	A 5,53 €
VKM204/LH	20	4	35	30	0,259	✓	A 10,35 €	A 6,21 €
VKM225/LH	22	5	35	33	0,240	✓	A 12,24 €	A 7,34 €
VKM245/LH	24	5	40	36	0,354	✓	A 13,73 €	A 8,24 €
VKM285/LH	28	5	45	42	0,506	-	A 17,54 €	A 10,52 €
VKM306/LH	30	6	45	45	0,513	-	A 21,18 €	A 12,71 €
VKM326/LH	32	6	55	48	0,891	-	A 30,46 €	A 18,28 €
VKM366/LH	36	6	60	54	1,163	-	B 27,64 €	B Su richiesta
VKM407/LH	40	7	60	60	1,216	-	B 35,63 €	B Su richiesta
VKM447/LH	44	7	65	66	1,538	-	B 53,84 €	B Su richiesta

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

** vedere tabella sconti

Altri prodotti...



RBN
Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene



HK
Accessorio di
serraggio manuale,
Serraggio manuale
LRX



ATZYSS
Antivibrante elastico
inox sfolato, Inox



P60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm



PR881
Ruota di rinvio, Serie
881



CHA35
Cerniera ad avvitare,
Hinge



BABtss
Perno autobloccante
inox 303, Inox 303




BH01
Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio :
pressione e colla



PENV
Maniglia da incasso,
Ad avvitare



PRF-SCREEN-5
Screen support,
Support with 5 axes of

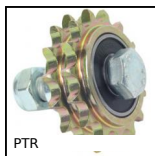

PTR
Pignone tendicatena,
Per applicazioni



PTMC
Telescopic furniture
foot, square plate

Prodotti correlati




LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto



LSM
Vite trapezoidale inox
316L, Inox - 1 filetto



LFM
Vite trapezoidale
acciaio, Acciaio
semiduro - 1 filetto

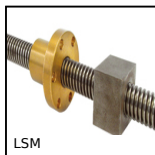

LSM
Vite trapezoidale inox
316L, Inox - 1 filetto